


Motorflansch EAMF-A-38A-40S/40T

Teilenummer: 562669

FESTO

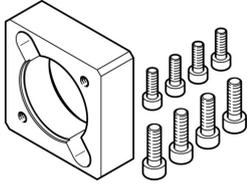

Datenblatt

Merkmale	Wert
Einbaulage	beliebig
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	80 g
Schnittstellencode Motor In	40S 40T
Schnittstellencode Kupplungsgehäuse	38A.2
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform