


Drosselplatte VABF-S7-F1B5P1-F

Teilenummer: 563401

FESTO

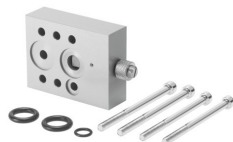

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Steuerluftversorgung	extern intern
Betriebsdruck	0 MPa...1.2 MPa 0 bar...12 bar
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP65
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	Flansch 1/4 NAMUR Anschlussbild
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium emataliert
Werkstoff Dichtungen	NBR