

 

Tasthebelventil VHEM-L-M52-E-G14

Teilenummer: 563980
Auslaufprodukt

FESTO

Dieser Typ ist für Vakuumbetrieb geeignet.

Auslaufotyp. Lieferbar bis 2019. Alternativprodukt siehe Support Portal.

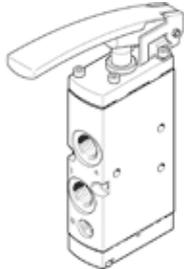

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	5/2 monostabil
Betätigungsart	manuell
Baubreite	25 mm
Normalnenndurchfluss	1.000 l/min
Betriebsdruck	-0,95 ... 10 bar
Konstruktiver Aufbau	Kolben-Schieber
Rückstellart	pneumatische Feder
Nennweite	6 mm
Anwendungshinweis	nur von Hand betätigen
Steuerart	direkt
Steuerdruck	2,5 ... 10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:::]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	-10 ... 60 °C
Umgebungstemperatur	-10 ... 60 °C
Betätigungskraft	23,8 N
Produktgewicht	336 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert