


Vertikal-Drucksperrplatte VMPA1-HS

Teilenummer: 567805

FESTO

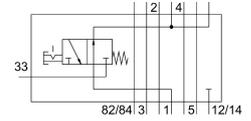

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	10 mm
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Absperrung für 1
Betriebsdruck	3 bar...8 bar
Normalnenndurchfluss Belüftung	103 l/min
Normalnenndurchfluss Entlüftung	213 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	60 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung PA-verstärkt