


Anschlussleiste VABM-L1-14W-G14-20-M-GR

Teilenummer: 573937

FESTO

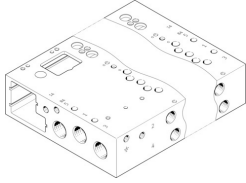

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	16 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	20
Zulassung	c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Eignung zur Produktion von Li-Ionen Batterien	Produkt entspricht der Festo-internen Produktdefinition zum Einsatz in der Batteriefertigung: Metalle mit mehr als 1% Massenanteil Kupfer, Zink oder Nickel sind ausgeschlossen von der Verwendung. Ausgenommen sind Nickel in Stählen, chemisch vernickelte Oberflächen, Leiterplatten, Leitungen, elektrische Steckverbinder und Spulen
Reinraumklasse	Klasse 6 nach ISO 14644-1
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Produktgewicht	2455 g
Anschluss Steuerluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung