


L-Lang-Steckverschraubung QBMLL-M5-5/32-U-M

Teilenummer: 574303

FESTO

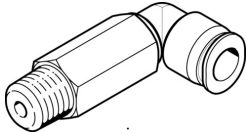

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	0.098 in
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Bauform	L-Form, lang
Gebindegröße	0
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	0.095 MPa...1 MPa 0.95 bar...10 bar 13.775 psi...145 psi
Maritime Klassifizierung	siehe Zertifikat
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Nenn-Anziehdrehmoment	0.5 Nm
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment	± 10 %
Produktgewicht	0.282 oz
Befestigungsart	Außensechskant SW8
Pneumatischer Anschluss 1	Außengewinde M5
Pneumatischer Anschluss 2	für Schlauch Außen-Ø 5/32"
Umgebungstemperatur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Farbe Lösering	grau
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PBT
Werkstoff Gewindedichtung	NBR
Werkstoff Lösering	POM
Werkstoff Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei