


Anschlussleiste VABM-L1-18W-G38-8

Teilenummer: 574473

FESTO

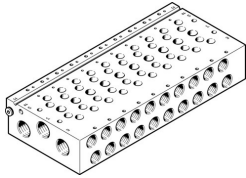

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	19 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	16
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Hutschienenmontage	1.5 Nm
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	1.18 Nm
Max. Anziehdrehmoment Wandmontage	3 Nm
Produktgewicht	1259 g
Anschluss Steuerluft 12/14	M5
Anschluss Steuerabluft 82/84	M5
Pneumatischer Anschluss 1	G3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G3/8
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung