


# Raumportal DHSR-0.3-EGC50TB-EGC50TB-DGSL6

Teilenummer: 574541

FESTO

Sie erhalten für Ihre Aufgabe ein unverbindliches Angebot. Bitte klicken Sie oben auf das Symbol FAX Anfrage.

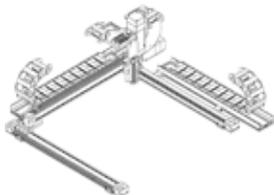

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Gruppe	Raumportal 0,3
Nutzlast	0 ... 0,3 kg
Antrieb Z-Achse	DGSL-6
Antriebsart Z-Achse	pneumatisch
Hub Z-Achse	0 ... 50 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Z-Achse	± 0,01 mm
Antrieb Y-Achse	EGC-50-TB
Antriebsart Y-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition Y-Achse	beliebig
Hub Y-Achse	0 ... 500 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage Y-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition Y-Achse	± 0,08 mm
Antrieb X-Achse	EGC-50-TB
Antriebsart X-Achse	elektrisch Zahnriemen mit Kugelführung
Zwischenposition X-Achse	beliebig
Hub X-Achse	0 ... 1.900 mm
Wiederholgenauigkeit in Endlage X-Achse	± 0,08 mm
Wiederholgenauigkeit in Zwischenposition X-Achse	± 0,08 mm