
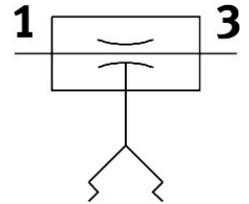


# Bernoulli-Greifer OGGB-60-G18-2-Q

Teilenummer: 574564

FESTO

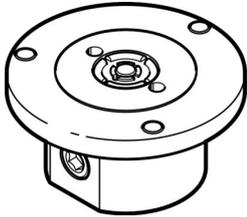

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Anschlusslage	oben/seitlich
Greifer-Durchmesser	60 mm
Betriebsdruck	0 bar...6 bar
Nennbetriebsdruck	1 bar
Luftverbrauch bei Nennbetriebsdruck	110 l/min
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Mediumstemperatur	0 °C...60 °C
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Schalldruckpegel bei Nennbetriebsdruck	65 dB(A)
Schalleistungspegel bei Nennbetriebsdruck	78 dB(A)
Haltekraft bei Nennbetriebsdruck	7 N
Querkraft bei Nennbetriebsdruck	15 N
Befestigungsart	mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Alternativanschlüsse	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Werkstoff Distanzelement	NBR POM
Produktgewicht	119 g