


Stecker NECU-S1W9-C2-ACO

Teilenummer: 574588

FESTO

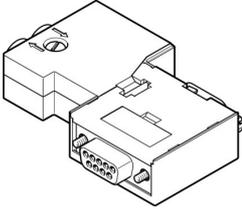

Datenblatt

Merkmal	Wert
Befestigungsart	4-40 UNC-2B
Produktgewicht	59 g
Feldbus-Schnittstelle	Sub-D, 9-polig, Dose
Elektrischer Anschluss 1	Dose, Sub-D, 9-polig
Elektrischer Anschluss 2	Schraubklemme, schirmbar
Baudrate	1 Mbit/s
Zulässiger Kabeldurchmesser	8 mm 8 mm
Anschlussquerschnitt	0.14 mm ² ...0.5 mm ²
Schutzart	IP20
Umgebungstemperatur	-20 °C...70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	75 % bei 25 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PC-verstärkt