


# Vertikal-Versorgungsplatte VABF-L1-P3A3-M7

Teilenummer: 574592

FESTO

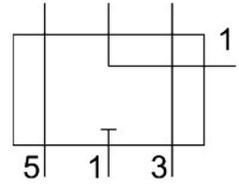

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	10.5 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.45 Nm
Produktgewicht	220 g
Pneumatischer Anschluss 1	M7
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung