


Vertikal-Entlüftungsplatte VABF-L1-P7A13-G18

Teilenummer: 574595

FESTO

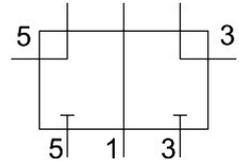

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	16 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Zulassung	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.65 Nm
Produktgewicht	350 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Pneumatischer Anschluss 5	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Platte	Aluminium-Knetlegierung