


# Stecker NECU-M-S-A12G4-IS

Teilenummer: 575719

FESTO

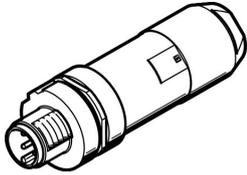

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Basierend auf Norm	EN 61076-2-101
Explosionsschutz	Hinweis in der Bescheinigung beachten Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	38 g
Elektrischer Anschluss	4-polig Federzugklemme M12x1 Stecker gerade
Steckerkodierung	A
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	4 A
Zulässiger Kabeldurchmesser	4 mm...8 mm
Anschlussquerschnitt	0.14 mm <sup>2</sup> ...0.5 mm <sup>2</sup>
Schutzart	IP65 IP67
Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss vernickelt
Werkstoff Steckkontakte	Bronze vergoldet