


# Klemmleiste NECU-L3G7-C1

Teilenummer: 576319

FESTO

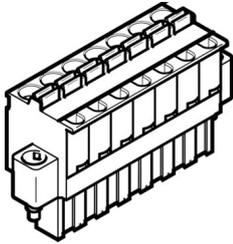

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Zulassung	c UL us - Listed (OL)
Anschlusshäufigkeit	100
Einbaulage	beliebig
Produktgewicht	12.8 g
Elektrischer Anschluss	7-polig Federzugklemme Stecker gerade
Betriebsspannungsbereich DC	0 V...30 V
Strombelastbarkeit bei 40 °C	12 A
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt	0.2 mm <sup>2</sup> ...2.5 mm <sup>2</sup>
Umgebungstemperatur	-40 °C...85 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Verschmutzungsgrad	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Werkstoff Gehäuse	PA
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Steckkontakte	Kupfer-Legierung verzinkt