


Anschlussblock
VABM-B10-20S-N14-3
Teilenummer: 576430

FESTO

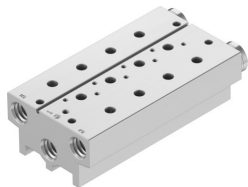

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	22 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	3
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	439 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	1/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung