


Anschlussplatte VMPAC-AP-14-SP-1

Teilenummer: 576576

FESTO

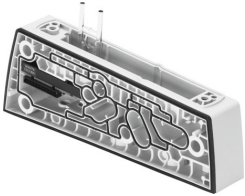

Datenblatt

Merkmal	Wert
Breite	32.8 mm
Länge	169 mm
Rastermaß	26.8 mm
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	-0.9 bar...8 bar
Steuerdruck	3 bar...8 bar
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	160 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Pneumatischer Anschluss 4	G1/4
Pneumatischer Anschluss 5	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	PA-verstärkt