


Zweihand-Steuerblock ZSB-1/8-B

Teilenummer: 576656

FESTO

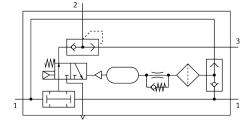

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite	4 mm
Betätigungsart	pneumatisch
Einbaulage	beliebig
Sicherheitsfunktion	Zweihandbedienung
Performance Level (PL)	Zweihandbedienung / Kategorie 1, Performance Level c
Betriebsdruck	0.4 MPa...0.8 MPa 4 bar...8 bar
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	50 l/min
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Maschinen-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für Maschinen
Explosionsschutz	Zone 1 (ATEX) Zone 2 (ATEX) Zone 21 (ATEX) Zone 22 (ATEX)
Zertifikat ausstellende Stelle	IFA 1201046 Intertek UK-MCR-0080
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Schockfestigkeit	Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	0 °C...60 °C
Produktgewicht	420 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde wahlweise:
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert