


# UND-Glied ZK-1/8-B

Teilenummer: 6680

FESTO

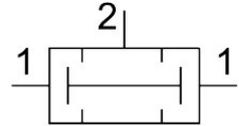

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	UND-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	G1/8
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnenndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	550 l/min
Betriebsdruck	1 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung eloxiert
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	4,5 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	45 g
Pneumatischer Anschluss 3	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR