


UND-Glied ZK-PK-3

Teilenummer: 6685

FESTO

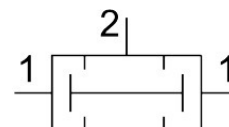

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	UND-Funktion
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	120 l/min
Betriebsdruck	1.6 bar...8 bar
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Werkstoff Gehäuse	Messing POM
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nennweite	2.4 mm
Einbaulage	beliebig
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	10 g
Pneumatischer Anschluss 3	PK-3
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR