


Vakuumsaugdüse VAK-1/4

Teilenummer: 6890

FESTO

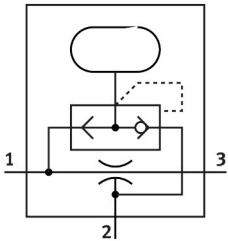

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennweite Lavaldüse	1 mm
Einbaulage	beliebig
Ejektorcharakteristik	hohes Vakuum
Integrierte Funktion	Abwurfimpuls pneumatisch
Konstruktiver Aufbau	T-Form
Betriebsdruck	0.15 MPa...1 MPa 1.5 bar...10 bar 21.75 psi...145 psi
Max. Vakuum	80 %
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Mediumtemperatur	-20 °C...80 °C
Umgebungstemperatur	-20 °C...80 °C
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Vakuumanschluss	G1/4
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss