


Micro-Stößelventil S-3-PK-3-B

Teilenummer: 7843

FESTO

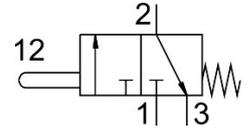

Datenblatt

Merkmale	Wert
Ventilfunktion	3/2 geschlossen monostabil
Betätigungsart	mechanisch
Normalnennendurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	60 l/min
Pneumatischer Arbeitsanschluss	PK-3
Betriebsdruck	-0.95 bar...8 bar
Konstruktiver Aufbau	Sitzventil mit Rückstellfeder
Rückstellart	mechanische Feder
Nennweite	1.8 mm
Dichtprinzip	weich
Einbaulage	beliebig
Steuerart	direkt
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Betätigungskraft	6 N
Produktgewicht	7 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss 1	PK-3
Pneumatischer Anschluss 2	PK-3
Werkstoff Gehäuse	Kunststoff Messing