


Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S2-1-P1A14-G38

Teilenummer: 8000536

FESTO

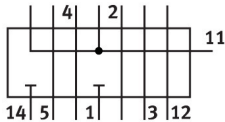

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	42 mm
Basierend auf Norm	ISO 5599-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1 und 14
Betriebsdruck	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	1300 l/min
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-einfache Druckbehälter-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	340 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss