

# Getriebe


## EMGC-60-P-G3-SEC-67

Teilenummer: 8000612

Auslaufprodukt

FESTO

Auslauftyp. Lieferbar bis 2026. Alternativprodukt siehe Support Portal.

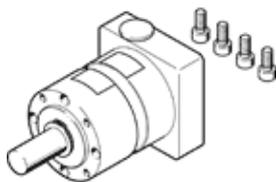

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	67 mm
Verdrehspiel	0,5 deg
Getriebeart	Planetengetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	6.000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-20 ... 90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	20 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0,4 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	36 Nm
Max. Wirkungsgrad	94 %
Verdrehsteifigkeit	2,4 Nm/arcmin
Produktgewicht	900 g
Schnittstellencode Motor Out	60H
Schnittstellencode Motor In	67A
Werkstoffhinweis	RoHS konform