
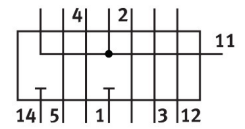


Vertikal-Versorgungsplatte VABF-S4-1-P1A14-N14

Teilenummer: 8000690

FESTO

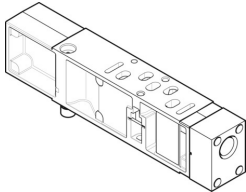

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	26 mm
Basierend auf Norm	ISO 15407-2
Einbaulage	beliebig
Pneumatische Höhenverkettung	Alternative Druckversorgung für 1 und 14
Betriebsdruck	1 MPa 10 bar
Normalnennndurchfluss (normalisiert nach DIN 1343)	900 l/min
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
UKCA-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach UK Vorschriften für elektrische Betriebsmittel
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Schutzart	IP65 NEMA 4
Umgebungstemperatur	-5 °C...50 °C
Produktgewicht	191 g
Befestigungsart Höhenverkettung	auf Verkettungsplatte auf Einzelanschlussplatte
Pneumatischer Anschluss 1	1/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Druckguss