


# Anschlussleiste

## VABM-L1-18G-G38-24-M-G

Teilenummer: 8004912

FESTO

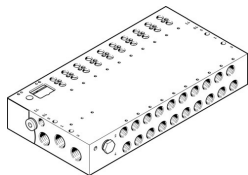

### Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                               |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Rastermaß                          | 19 mm                              |
| Einbaulage                         | beliebig                           |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 24                                 |
| Zulassung                          | c UL us - Recognized (OL)          |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                  |
| Lagertemperatur                    | -20 °C...60 °C                     |
| Produktgewicht                     | 5461 g                             |
| Anschluss Steuerluft 12/14         | G1/8                               |
| Anschluss Steuerabluft 82/84       | G1/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 1          | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 3          | G3/8                               |
| Pneumatischer Anschluss 5          | G3/8                               |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                       |
| Werkstoff Anschlussleiste          | Aluminium-Knetlegierung            |