


# L-Steckverschraubung QSL-G1/4-8-C18-50

Teilenummer: 8005393

FESTO

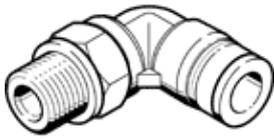

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	Standard
Nennweite	1,8 mm
Dichtungsart am Einschraubzapfen	Dichtring
Einbaulage	beliebig
Gebindegröße	50
Konstruktiver Aufbau	Push-Pull-Prinzip
Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich	-0,95 ... 16 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7::-:]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium	Geölter Betrieb möglich
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1
Umgebungstemperatur	-20 ... 80 °C
Max. Anziehdrehmoment	15 Nm
Produktgewicht	1.380 g
Pneumatischer Anschluss	Außengewinde G1/4 für Schlauch Außendurchmesser 8 mm
Farbe Lösering	schwarz
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoffinformation Gehäuse	Messing vernickelt
Werkstoffinformation Gewindedichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchdichtung	NBR
Werkstoffinformation Schlauchklemmsegment	hochlegierter Stahl rostfrei