


Drossel
VFFG-T-M5-A-V1
Teilenummer: 8025716

FESTO

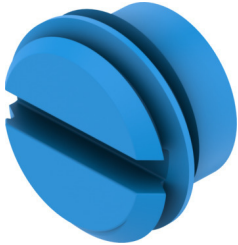

Datenblatt

Merkmal	Wert
Ventilfunktion	Drossel-Funktion
Befestigungsart	mit Gewinde
Betriebsdruck	-0.9 bar...10 bar
Umgebungstemperatur	-5 °C...60 °C
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Hohlschraube	PA