


Anschlussblock VABM-B10-30E-N34-8

Teilenummer: 8026374

FESTO

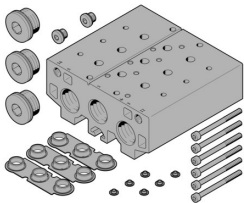

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	4665 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung