


Anschlussblock VABM-B10-30E-N34-9

Teilenummer: 8026375

FESTO

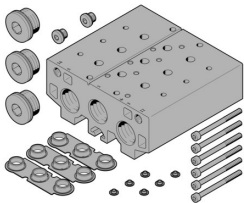

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	32 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Anzahl Ventilplätze	9
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	5156 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Anschluss Steuerluft 12	1/8 NPT
Anschluss Steuerluft 14	1/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 1	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 3	3/4 NPT
Pneumatischer Anschluss 5	3/4 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung