


Verkettungsplatte VABV-S1-1SB-N38

Teilenummer: 8029813

FESTO

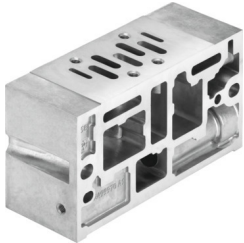

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	44 mm
Abluftfunktion	über Drosselplatte
Basierend auf Norm	ISO 5599-1
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	0 MPa...1.6 MPa 0 bar...16 bar
Vakuumtauglichkeit	ja
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	0 - keine Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...60 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...50 °C
Steuermedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur	-10 °C...50 °C
Produktgewicht	490 g
Pneumatischer Anschluss 2	3/8 NPT
Pneumatischer Anschluss 4	3/8 NPT
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Druckguss