


Y-Verschraubung
NPFC-Y-R38-2G38-MFF
Teilenummer: 8030233

FESTO

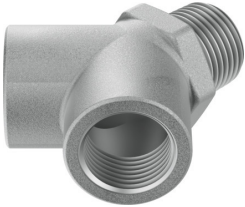

Datenblatt

Merkmal	Wert
Werkstoff Gewindeverschraubung	Messing, vernickelt
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-0.95 bar...50 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Umgebungstemperatur	-20 °C...150 °C
Produktgewicht	86.7 g
Pneumatischer Anschluss 1	R3/8
Pneumatischer Anschluss 2	G3/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform