


# Anschlussplatte VMPAL-AP-10-T1-RV

Teilenummer: 8035231

**FESTO**

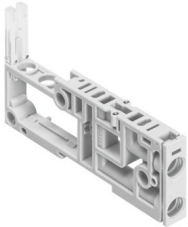

## Datenblatt

| Merkmal                            | Wert                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Baubreite                          | 10 mm                                                      |
| Breite                             | 10.7 mm                                                    |
| Länge                              | 107.3 mm                                                   |
| Rastermaß                          | 10.7 mm                                                    |
| Druckzonentrennung                 | Kanal 1                                                    |
| Integrierte Funktion               | Rückschlagventil                                           |
| Max. Anzahl Ventilplätze           | 1                                                          |
| Strömungsrichtung                  | nicht reversibel                                           |
| Ventilinselaufbau                  | Ventilgrößen mischbar                                      |
| Betriebsdruck                      | -0.09 MPa...1 MPa<br>-0.9 bar...10 bar                     |
| Steuerdruck                        | 0.3 MPa...0.8 MPa<br>3 bar...8 bar                         |
| Vakuumtauglichkeit                 | nein                                                       |
| Betriebsmedium                     | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                     |
| Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium | Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich) |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung                         |
| LABS-Konformität                   | VDMA24364-B1/B2-L                                          |
| Umgebungstemperatur                | -5 °C...50 °C                                              |
| Produktgewicht                     | 25 g                                                       |
| Pneumatischer Anschluss 2          | für Cartridge 10 mm                                        |
| Pneumatischer Anschluss 4          | für Cartridge 10 mm                                        |
| Werkstoff-Hinweis                  | RoHS konform                                               |
| Werkstoff Anschlussplatte          | PA-verstärkt                                               |