


# Parallelbausatz EAMM-U-50-S38-38AA-78

Teilenummer: 8058926

FESTO

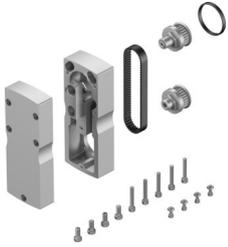

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	50
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	12.1 kgmm <sup>2</sup>
Leerlaufantriebsmoment	0.01 Nm
Übertragbares Drehmoment	1 Nm
Produktgewicht	600 g
Schnittstellencode Aktuator	S38
Schnittstellencode Motor In	38AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform