


Parallelbausatz
EAMM-U-110-S62-88A-207
Teilenummer: 8059058

FESTO

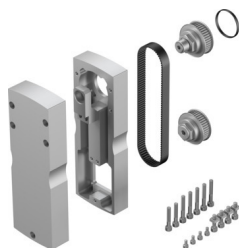

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	110
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	5000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	799 kgmm ²
Leerlaufantriebsmoment	0.3 Nm
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	6900 g
Schnittstellencode Aktuator	S62
Schnittstellencode Motor In	88A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform