


Axialbausatz EAMM-A-N48-60PA

Teilenummer: 8063590

FESTO

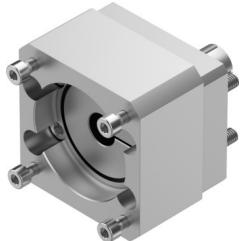

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	48.5 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	6000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	39 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	21 Nm
Produktgewicht	604 g
Schnittstellencode Aktuator	N48
Schnittstellencode Motor In	60PA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform