


Vakuumpfilter OAFF-G3-7

Teilenummer: 8068945

FESTO

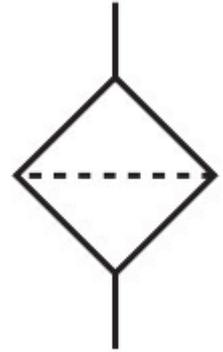

Datenblatt

Merkmal	Wert
Filterfeinheit	40 µm
Gebindegröße	10
Betriebsdruck	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Betriebsmedium	atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
LABS-Konformität	VDMA24364-B1/B2-L
Produktgewicht	1.5 g
Befestigungsart	aufschiebbar einrastend
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Filter	Gewebe PA
Werkstoff Gehäuse	POM
Abwurfimpulstauglichkeit	0.7 MPa 7 bar 101.5 psi