


Anschlussplatte VABS-S7-BE-BS-G14-VDE2

Teilenummer: 8072668

FESTO

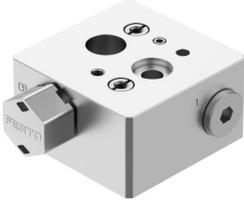

Datenblatt

Merkmal	Wert
Einbaulage	beliebig
Betriebsdruck	0 MPa...1 MPa 0 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:~:]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Schutzart	IP54 IP65
Hinweis zur Schutzart	IP54 für Entlüftungsschutz mit Labyrinth (z.B. VABD-D3-L) IP65 für Entlüftungsschutz mit Dichtring (z.B. VABD-D3-SN)
Produktgewicht	362 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung und Schraube
Anschluss Steuerluft 12	G1/4
Pneumatischer Anschluss 1	G1/4
Pneumatischer Anschluss 2	VDI/VDE 3847 (NAMUR)
Pneumatischer Anschluss 3	G1/4
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium ematiert
Werkstoff Dichtungen	NBR