
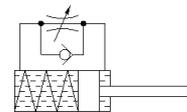


Stoßdämpfer DYSS-G8-3-4-Y1F

Teilenummer: 8073912

★ Kernprogramm

FESTO

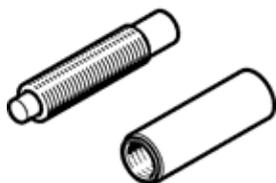

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baugröße	3
Hub	4 mm
Dämpfung	selbsteinstellend
Einbaulage	beliebig
Positionserkennung	ohne
Max. Aufprallgeschwindigkeit	1 m/s
Rückstellzeit kurz	0,2 s
Rückstellzeit lang	1 s
Funktionsweise	einfachwirkend drückend
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Umgebungstemperatur	-10 ... 80 °C
Dämpfungslänge	4 mm
Max. Anschlagkraft	80 N
Max. Anziehdrehmoment	1 Nm
Max. Energieaufnahme pro Hub	0,4 J
Max. Energieaufnahme pro Stunde	4.500 J
Max. Restenergie	0,004 J
Rückstellkraft	0,5 N
Produktgewicht	7,8 g
Befestigungsart	mit Gewindehülse
Werkstoffhinweis	RoHS konform
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	hochlegierter Stahl
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl