


Anschlussleiste VABM-P7-18MB-G18-M5-6

Teilenummer: 8076389

FESTO

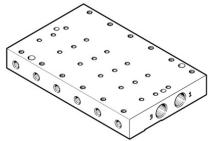

Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|---|------------------------------------|
| Rastermaß | 18 mm |
| Konstruktiver Aufbau | Anschlussrichtung unten |
| Max. Anzahl Ventilplätze | 6 |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung |
| LABS-Konformität | VDMA24364-B2-L |
| Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung | 0.6 Nm |
| Produktgewicht | 270 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | G1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | M5 |
| Werkstoff-Hinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Anschlussleiste | Aluminium-Knetlegierung |