


# Flächenportal YXMF-2

Teilenummer: 8082253

FESTO

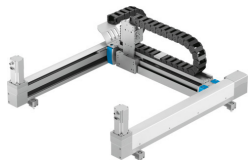

## Datenblatt

| Merkmal                                 | Wert                                                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Erforderliche Ebenheit der Anbauflächen | 0.1 mm/m                                                |
| Einbaulage                              | waagrecht                                               |
| Konstruktiver Aufbau                    | Flächenportalsystem<br>mit elektrischen Antriebsmodulen |
| Einschaltdauer                          | 100%                                                    |
| LABS-Konformität                        | VDMA24364-Zone III                                      |
| Lagertemperatur                         | -10 °C...60 °C                                          |
| Relative Luftfeuchtigkeit               | 0 - 90 %                                                |
| Umgebungstemperatur                     | 10 °C...45 °C                                           |
| Wartungsintervall                       | 2500 km                                                 |
| Werkstoff-Hinweis                       | RoHS konform                                            |
| Werkstoff Adapterplatte                 | Aluminium, eloxiert                                     |
| Werkstoff Befestigungswinkel            | Aluminium, eloxiert<br>Stahl verzinkt                   |
| Werkstoff Energieketten                 | PA-verstärkt                                            |