


Anschlussleiste

VABM-P6-15MB-G18-M5-8

Teilenummer: 8083548

FESTO

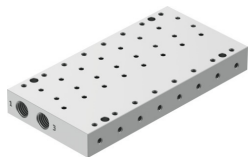

Datenblatt

Merkmal	Wert
Rastermaß	15 mm
Konstruktiver Aufbau	Anschlussrichtung unten
Max. Anzahl Ventilplätze	8
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Max. Anziehdrehmoment Ventilbefestigung	0.6 Nm
Produktgewicht	280 g
Pneumatischer Anschluss 1	G1/8
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussleiste	Aluminium-Knetlegierung