


Getriebe EMGA-40-A-G5-40P

Teilenummer: 8085343

FESTO

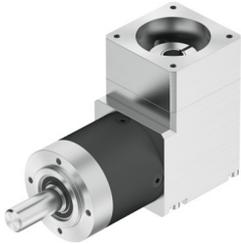

Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	40 mm
Flanschgröße Motor	40 mm
Verdrehspiel	0.35 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	18000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	7.5 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.035 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	12 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	0.8 Nm/arcmin
Produktgewicht	500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	40G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	40P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform