


# Getriebe EMGA-60-A-G3-60P

Teilenummer: 8085344

FESTO

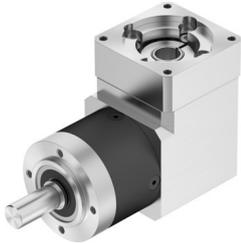

## Datenblatt

Merkmale	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0.27 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	3:1
Max. Antriebsdrehzahl	13000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	14 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.394 kgcm <sup>2</sup>
Max. Abtriebsdrehmoment	22 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	2 Nm/arcmin
Produktgewicht	1700 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform