


Getriebe EMGA-60-A-G5-60P

Teilenummer: 8085345

FESTO

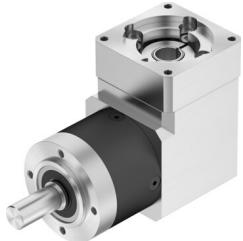

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	60 mm
Flanschgröße Motor	60 mm
Verdrehspiel	0.27 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	13000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	24 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	0.257 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	38 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	1.9 Nm/arcmin
Produktgewicht	1700 g
Zulässige axiale Wellenbelastung	500 N
Zulässige radiale Wellenbelastung	400 N
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	60G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	60P
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform