


Getriebe EMGA-80-A-G5-100A

Teilenummer: 8085349

FESTO

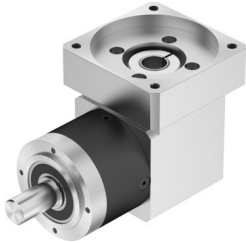

Datenblatt

Merkmal	Wert
Flanschgröße Getriebe	80 mm
Flanschgröße Motor	100 mm
Verdrehspiel	0.22 deg
Getriebeart	Winkelgetriebe
Getriebeübersetzung	5:1
Max. Antriebsdrehzahl	7000 1/min
Betriebstemperatur Getriebe	-25 °C...90 °C
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Schutzart	IP54
Dauerabtriebsdrehmoment	67 Nm
Massenträgheitsmoment Getriebe	1.017 kgcm ²
Max. Abtriebsdrehmoment	107 Nm
Max. Wirkungsgrad	95 %
Verdrehsteifigkeit	4.8 Nm/arcmin
Produktgewicht	4500 g
Schnittstelle Getriebe Abtrieb	80G
Schnittstelle Getriebe Antrieb	100A
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform