


# Stopperzylinder DFST-80-40-DL-Y4-A-S-G2

Teilenummer: 8089692

FESTO

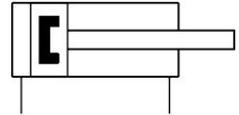

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Hub	40 mm
Kolben-Ø	80 mm
Dämpfung	elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig Stoßdämpfer einstellbar vorne
Einbaulage	senkrecht
Funktionsweise	doppeltwirkend
Konstruktiver Aufbau	Kolbenstange mit Kipphebel
Positionserkennung	für Näherungsschalter
Abfrage der Kipphebelstellung	für induktive Sensoren
Verdrehsicherung/Führung	Führungsstange
Betriebsdruck	0.2 MPa...1 MPa 2 bar...10 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-Zone III
Umgebungstemperatur	5 °C...60 °C
Dämpfungslänge	20 mm
Zulässige Stoßkraft auf die ausgefahrene Kolbenstange	6000 N
Produktgewicht	6350 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung
Pneumatischer Anschluss	G1/8
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Deckel	Aluminium-Druckguss
Werkstoff Dichtungen	NBR
Werkstoff Gehäuse	Aluminium-Knetlegierung
Werkstoff Kolbenstange	hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Rolle	Stahl