


# Axialbausatz EAMM-A-V32-38AA

Teilenummer: 8093023

FESTO

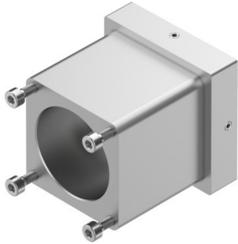

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	46 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.19 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	1.5 Nm
Produktgewicht	112 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	38AA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform