


Axialbausatz
EAMM-A-V32-40RA
Teilenummer: 8094180

FESTO

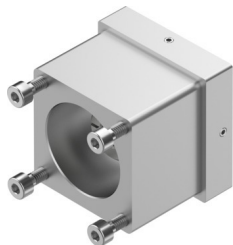

Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	39 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	10000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	0.19 kgmm ²
Übertragbares Drehmoment	1.5 Nm
Produktgewicht	114 g
Schnittstellencode Aktuator	V32
Schnittstellencode Motor In	40RA
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform