


# Axialbausatz EAMM-A-T42-60AB

Teilenummer: 8094949

FESTO

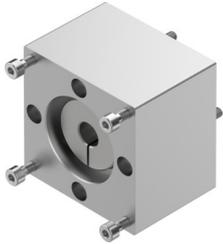

## Datenblatt

Merkmal	Wert
Nennlänge	43 mm
Einbaulage	beliebig
Max. Drehzahl	8000 1/min
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-25 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 95 %
Schutzart	IP40
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Massenträgheitsmoment	3.2 kgmm <sup>2</sup>
Übertragbares Drehmoment	9.5 Nm
Produktgewicht	314 g
Schnittstellencode Aktuator	T42
Schnittstellencode Motor In	60AB
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform