


Anschlussplatte VABS-P16-10S-M5

Teilenummer: 8097804

FESTO

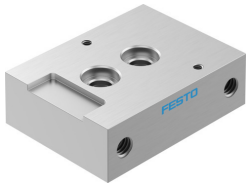

Datenblatt

Merkmal	Wert
Baubreite	26 mm
Einbaulage	beliebig
Besondere Eigenschaften	sauerstoffverträglich nach DIN EN 1797
Max. Anzahl Ventilplätze	1
Betriebsdruck	0 bar...7 bar
Betriebsmedium	Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [6:3:4] Inerte Gase Luft Sauerstoff Stickstoff
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium	Geölter Betrieb nicht möglich maximale Partikelgröße 5 µm
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK	2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
LABS-Konformität	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatur	-20 °C...70 °C
Mediumstemperatur	-10 °C...60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit	0 - 60 % nicht kondensierend
Umgebungstemperatur	-10 °C...60 °C
Produktgewicht	25 g
Befestigungsart	mit Durchgangsbohrung mit Innengewinde
Pneumatischer Anschluss 1	M5
Pneumatischer Anschluss 2	M5
Werkstoff-Hinweis	RoHS konform
Werkstoff Anschlussplatte	Aluminium-Knetlegierung